


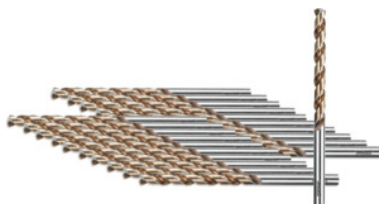

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, Ø h8: 1 mm



Données de commande

N° commande	GG1409 1
GTIN	4045197985552
Classe d'article	10N

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés.

Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Comme 114030.

Remarque(s):

Produit succédant à 114050 et 114160.

Type d'outils: HSS

Type: N

Queue: Queue cylindrique

Norme: DIN 338

Tolérance Ø nominal: h8

Nombre de dents Z: 2

Longueur des goujures: 12 mm

Longueur totale L_{tot} : 34 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,03 mm/tr

Description technique

Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures	12 mm
Norme	DIN 338

Longueur totale L_{tot}	34 mm
Avance f dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/tr
\varnothing nom.	1 mm
Tolérance \varnothing nominal	h8
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Bague de couleur	Sans