


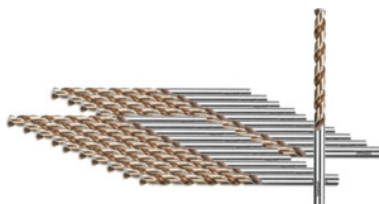

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, Ø h8: 6,8 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG1409 6,8 |
| GTIN | 4045197986092 |
| Classe d'article | 10N |

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés.

Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Comme 114030.

Remarque(s):

Produit succédant à 114050 et 114160.

Type d'outils: HSS

Type: N

Queue: Queue cylindrique

Norme: DIN 338

Tolérance Ø nominal: h8

Nombre de dents Z: 2

Longueur des goujures: 69 mm

Longueur totale L_{tot} : 109 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,07 mm/tr

Description technique

| | |
|---|------------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm ² | 0,07 mm/tr |
| Norme | DIN 338 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Longueur totale L _{tot} | 109 mm |
| Ø nom. | 6,8 mm |
| Tolérance Ø nominal | h8 |
| Longueur des goujures | 69 mm |
| Angle de pointe | 130 degré |
| Série | HOLEX CleverDrill |
| Type d'outils | HSS |
| Type | N |
| Queue | Queue cylindrique |
| Bague de couleur | Sans |