


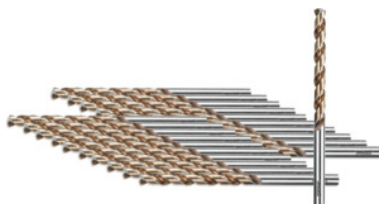

## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, Ø h8: 11,5 mm



### Données de commande

N° commande	GG1409 11,5
GTIN	4045197986207
Classe d'article	10N

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés.

Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

**Comme 114030.**

#### Remarque(s):

**Produit succédant à 114050 et 114160.**

Type d'outils: HSS

Type: N

Queue: Queue cylindrique

Norme: DIN 338

Tolérance Ø nominal: h8

Nombre de dents Z: 2

Longueur des goujures: 94 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 142 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/tr

### Description technique

Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/tr
Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale $L_{tot}$	142 mm

Longueur des goujures	94 mm
Ø nom.	11,5 mm
Norme	DIN 338
Nombre de dents Z	2
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Bague de couleur	Sans