


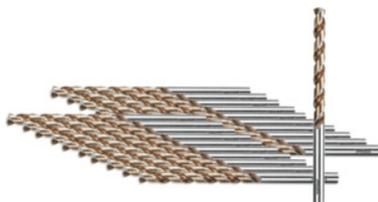

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, Ø h8: 15,5 mm



Données de commande

N° commande	GG1409 15,5
GTIN	4045197986283
Classe d'article	10N

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés.

Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Comme 114030.

Remarque(s):

Produit succédant à 114050 et 114160. Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Type d'outils: HSS

Type: N

Queue: Queue cylindrique

Norme: DIN 338

Tolérance Ø nominal: h8

Nombre de dents Z: 2

Longueur des goujures: 120 mm

Longueur totale L_{tot} : 178 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,16 mm/tr

Description technique

Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,16 mm/tr
Longueur des goujures	120 mm
Ø nom.	15,5 mm

Tolérance Ø nominal	h8
Longueur totale L _{tot}	178 mm
Norme	DIN 338
Nombre de dents Z	2
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Bague de couleur	Sans