


## Bac pour rayonnage galvanisé, avec caillebotis, Pour longueur de lisse (mm) / Volume de récupération (l): 2700/240

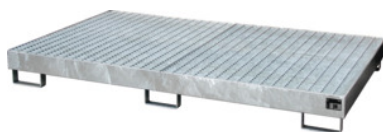

### Données de commande

N° commande	983005 2700/240
GTIN	4052462030824
Classe d'article	96U

### Description

#### Exécution:

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.  
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.  
Avec caillebotis galvanisé.

#### Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et pour le soutirage de fûts. Pour **liquides inflammables des catégories SGH 1 – 3** ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4**.

#### Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Adapté(s) pour:

Casiers à palettes, prof. 1100 mm. Pour rayonnages à palettes 991202 – 991227.

### Description technique

Pour longueur de lisse	2700 mm
Volume de récupération	240 l
Profondeur	1300 mm
Poids	200 kg
Hauteur	210 mm
Largeur	2650 mm

Charge de surface	1000 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur du matériau	3 mm
Matière	galvanisé
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bac pour rayonnage