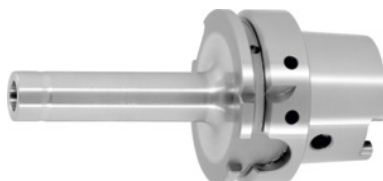


**Garant**
**Mandrin pour fraises à queue fileté Forme cylindrique, HSK-A 63, Filetage M  
× Longueur L1: M10X100**

**Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 307042 M10X100 |
| GTIN             | 4045197706935  |
| Classe d'article | 31A            |

**Description**
**Exécution:**

Forme cylindrique.

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

**Accessoire(s):**

Rallonge 301358, réducteur 301359, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890.

**Remarque(s):**

Mandrins ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue fileté 301374 – 301379 et 301361 – 301368.

**Description technique**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| L <sub>2</sub>             | 5 mm    |
| Long. utile L <sub>1</sub> | 100 mm  |
| Filetage M                 | M10X100 |
| Ø D <sub>2</sub>           | 18 mm   |
| Longueur de col cote A     | 126 mm  |
| Ø alésage D <sub>1</sub>   | 10,5 mm |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Support  | HSK-A 63                             |
| Norme de porte-outils                                | DIN 69893                            |
| Norme de porte-outils                                | ISO 12164-1                          |
| Forme  | A                                    |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>      |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                               |
| Méthode d'usinage                                    | UGV                                  |
| Type de produit                                      | Mandrins pour fraises à queue fileté |