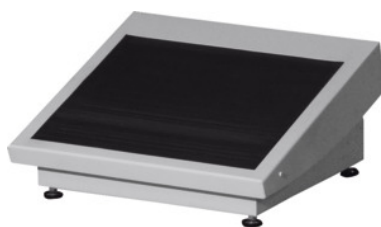


Garant**Oslonac za noge****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965685
GTIN	4045197708601
Razred artikla	91S

Opis**Izvedba:**

Samostojeći oslonac za noge s **nagibnom, protukliznom površinom**. 4 vijka za podešavanje visine s gumenim nogama sprječavaju klizanje.

Standard:

REACH-Vorschriften werden erfüllt für Gummi-Auflage.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

širina: 500 mm

Dubina: 450 mm

Podesivi nagib: 0 – 35 stupanj

Težina: 14 kg

Tehnički opis

Dubina	450 mm
Težina	14 kg
Podesivi nagib	0 – 35 stupanj
širina	500 mm
Debljina materijala	2,5 mm

Izjednačavanje po visini	25
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Nožni nastavak