


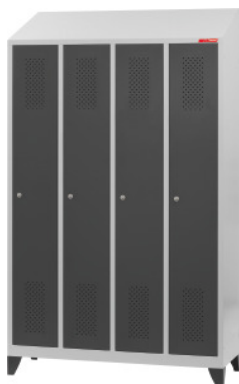

Garderobni ormar s kosim krovom, plastičnim nogama i DOM cilindričnom bravom, broj odjeljaka: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe

949622 4

GTIN

Razred artikla

92S

Opis

Izvedba:

Kosi krov na korpusu sprječava zadržavanje predmeta. Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Stalak za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorom i ugraviranim okvirom za etikete. Moguće birati između postolja ili plastičnih nogu.

S kvalitetnom cilindričnom bravom.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano**. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

prikladno za kacigu

da

Standard	DIN 4547
Dubina	500 mm
Broj odjeljaka	4
Širina police	220 mm
Broj polica, fiksnih	1
Prednja visina	1800 mm
Broj šipki za odjeću	1
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Izvedba brave	Cilindrična brava sa zatikom
širina	1190 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina	1260 mm
Težina	83 kg
Ventilacijski otvori na vratima	da
Dubina police	465 mm
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina	360 - 530 mm
korisna širina po odjeljku	220 mm
korisna dubina po odjeljku	465 mm
Izvedba podgradnje	Plastične noge
Moguće posebno lakiranje	ne
Stražnja visina	2000 mm
Kosi krov	da
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

Pribor

Vješalice komad 1	949775 1
Dodatna polica za cipele širina odjeljka 300 mm	949760 300
Vješalice komad 10	949775 10
Ogledalo Tip 1	949770 1
Plastično postolje za cipele Tip 1	949761 1