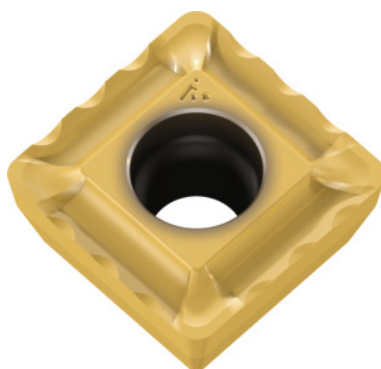


**Garant****SOGX 060305, HB6535, tip: UNI**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	234042 UNI
GTIN	4062406082994
Razred artikla	21E

## Opis

**Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

**Preporuka:**

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Posmak f: 0,06 - 0,12 mm/okr

## Tehnički opis

Serijski broj	Power Drill
Tip	UNI
Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	TiN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 060305
Vrsta	HB6535
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Posmak f	0,06 - 0,12 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	270 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		