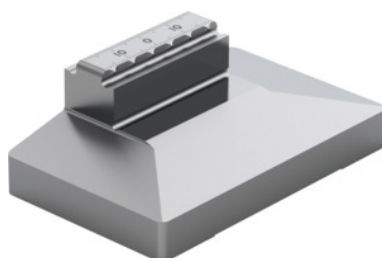


Garant**Nasadna čeljust standardna, reducirane širine, za tip: 40C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363026 40C
GTIN	4062406090562
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Kombinirane čeljusti s ozubljenjem i glatkom steznom površinom.

Širina čeljusti b: 40 mm

b₁: 80 mm

Visina čeljusti h: 28 mm

Visina h₁: 3 mm

visina h₂: 13 mm

Duljina čeljusti l: 50 mm

Tehnički opis

b ₁	80 mm
Visina čeljusti h	28 mm
Duljina l ₁	3 mm
odgovaraju kodu boja	Xtric 80
Širina čeljusti b	40 mm
Duljina čeljusti l	50 mm
Visina h ₁	3 mm

visina h ₂	13 mm
Težina	0,35 kg
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust