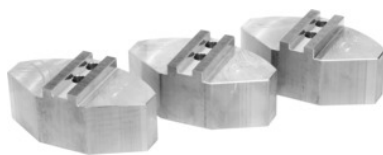


**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, aluminij, za tip glave: 165****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313737 165
GTIN	2050001929730
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i **precizno brušeno** ozubljenje.

Upotreba:

Obuhvatna, bez izobličenja.

Odgovara:

Stezna glava proizvođača Schunk, Röhmi i ostali stezni proizvodi.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Širina B	120 mm
Širina utora D	12 mm
Razmak između provrta b	20 mm
Duljina D (L)	59,5 mm
Visina H	58 mm
za tip glave	165 mm
Razmak između provrta a	25 mm

odgovaraju kodu boja

Schunk snažna stezna glava i čeljusti

Vrsta proizvoda

Čeljust stezne glave za
tokarenje sa snažnim stezanjem