


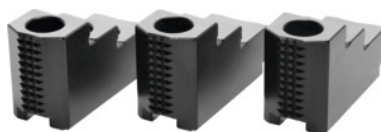

Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 210



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313770 210
GTIN	2050001929839
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, **brunirano**.

Kaljeno.

Upotreba:

Za vanjsko i unutrašnje stezanje.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

Naknadno kupljene nasadne i stupnjevane čeljusti valja brusiti prema rotaciji i ravnom hodu.

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Širina B	35 mm
Razmak između provrta a	15,5 mm
Razmak između provrta b	25 mm
Duljina D (L)	87 mm

za tip glave	210 mm
Širina utora D	14 mm
Visina H	51 mm
Materijal	Čelik 16MnCr5
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem