


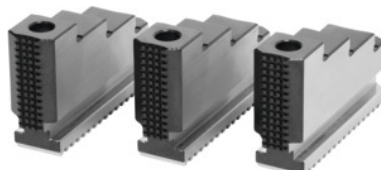

Garnitura stupnjevanih čeljusti, 3-dijelna ravno nazubljenje, za tip glave: 200



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 313237 200 |
| GTIN | 2050001929433 |
| Razred artikla | 33T |

Opis

Upotreba:

Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

Za bušenje, tokarenje.

Odgovara:

SchUNK stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Napomena:

- **Naknadno kupljenim nasadnim i stupnjevanim čeljustima valja izbrusiti glavu prema rotaciji i ravnom hodu.**
- **Za prilagodbu na steznu glavu molimo pripazite na ozubljenje.**

Tehnički opis

| | |
|--------------|-------------|
| za tip glave | 200 mm |
| Visina H | 54 mm |
| Širina B | 22 mm |
| Izvedba | u 3 stupnja |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Duljina D (L) | 84,8 mm |
| Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |