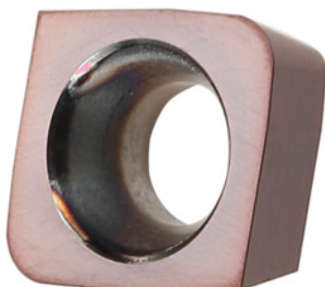


**Garant****CPHX 060205 ER, HB4015, tip: ST1400**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212552 ST1400
GTIN	4062406098698
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

- **Izmjenjive pločice poboljšane geometrije Wiper za učinkovitiji postupak obrade pri izradi kalupa i alata.**
- **Iznimna ušteda vremena zahvaljujući velikim koracima u obradi.**
- **Izmjenjive pločice za glodanje s radijalnom i aksijalnom geometrijom Wiper.**

Koncentričnost  $\pm 0,020$  mm.

### Preporuka:

Kod postupaka plitkog glodanja smanjite Vc za 30 %.

### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae 0,2 mm.

$L_{wa}$  označava aksijalnu duljinu Wiper.

$L_{wr}$  označava radijalnu duljinu Wiper.

Posmak  $f_z$  u čeliku  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Debljina pločica S: 2.38 mm

## Tehnički opis

Tip	ST1400
Kutni radijus	0,5 mm

Debljina pločica S	2.38 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CPHX 060205 ER
Vrsta	HB4015
Rezni materijal	HM
Duljina Wiper aksijalno	1 mm
Duljina Wiper radijalno	1,5 mm
Radijus rezne oštrice R <sub>1</sub>	0,5% mm
Posmak f <sub>z</sub> u čeliku < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje