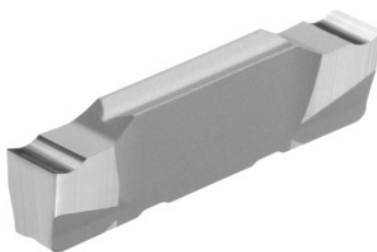


**Garant****Pločica za odrezivanje lijeva 10°, HU7310, širina utora W: 2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273680 2,5
GTIN	4045197719119
Razred artikla	21L

**Tehnički opis**

Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Širina utora w	2,5 mm
Posmak f	0,06 - 0,17 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	N
Dodatna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HU7310
Kutni radijus R	0,05 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	lijevo

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	350 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	S
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		