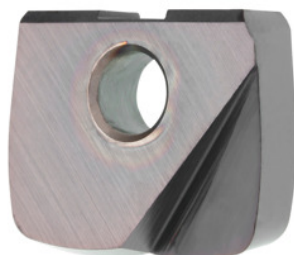


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 16 mm tupa konusna, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212772 ALU
GTIN	4062406103156
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka: 0,16 mm

Vrsta: HU7810

Tehnički opis

Tip	ALU
Vrsta	HU7810
Kutni radijus	1 mm
Rezni materijal	HM
Promjer Wiper aksijalno	35 mm
Promjer Wiper radialno	70 mm
Radijus rezne oštrice R_1	1 mm

Duljina rezne oštrice L_s	8 mm
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,16 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje