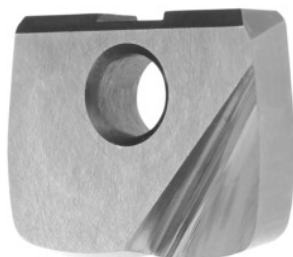


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 12 mm tupa konusna, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212764 ALU |
| GTIN | 4062406103125 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka: 0,1 mm

Vrsta: HU7810

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tip | ALU |
| Vrsta | HU7810 |
| Kutni radijus | 1 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Promjer Wiper aksijalno | 25 mm |
| Promjer Wiper radijalno | 50 mm |
| Radijus rezne oštrice R_1 | 1 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Duljina rezne oštrice L_s | 6 mm |
| Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,1 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |