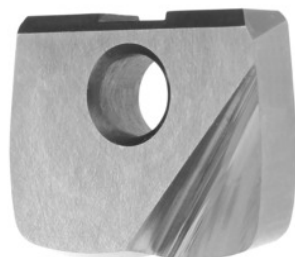


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 25 mm tupa konusna, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212788 ALU
GTIN	4062406103316
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka: 0,24 mm

Vrsta: HU7810

Tehnički opis

Tip	ALU
Vrsta	HU7810
Kutni radijus	4 mm
Rezni materijal	HM
Promjer Wiper aksijalno	50 mm
Promjer Wiper radijalno	100 mm
Radijus rezne oštrice R_1	4 mm

Duljina rezne oštrice L_s	12,5 mm
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,24 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje