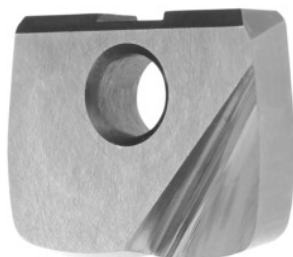


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 20 mm tupa konusna, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka: 0,2 mm

Vrsta: HU7810

Tehnički opis

Tip	ALU
Vrsta	HU7810
Kutni radijus	2 mm
Rezni materijal	HM
Promjer Wiper aksijalno	40 mm
Promjer Wiper radijalno	80 mm
Radijus rezne oštrice R_1	2 mm

Duljina rezne oštrice L_s	10 mm
Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje