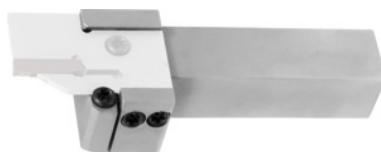


Garant**VARIO-LINE držač za tokarenje, lijevi, visina drške h: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273795 16
GTIN	4045197721310
Razred artikla	21W

Opis**Odgovara :**

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje art. 273799.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:L = L₁ + L₃ (izmjenjiva glava za ubodno tokarenje).Funkcionalna širina L₄: 21 mmL₁: 100 mmL₂: 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tehnički opis

L ₂	24,5 mm
Visina drške h	16 mm
L ₁	100 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Funkcionalna širina L ₄	21 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 9	279815 9
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Pritezni vijak	279910
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10