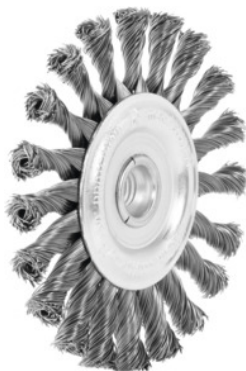


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka Čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M:  
125XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

**Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.**

**Upotreba:**

**Lijevo spletana**, prijevremeno raspeljavanje sigurno izbjegnuto.

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata. **S unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvat **na kutnim brusilicama**.

**Tehnički opis**

Duljina obruba H <sub>1</sub>	29 mm
Ø četke D <sub>1</sub>	125 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min <sup>-1</sup>
Debljina svornjaka	0,5 mm

Broj tučaka	20
Širina završetka L <sub>1</sub>	14 mm
Navoj M	M14
Materijal opreme	Čelična žica
Upuštanje	Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda	Okrugla četka