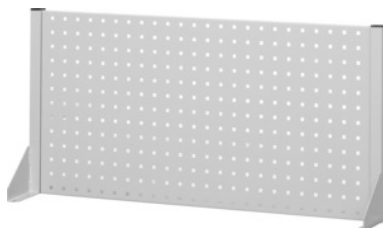


HOLEX**Stražnja stijenka od perforiranog lima, Visina 481 mm, Prikladno za tipove: 1250****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929650 1250
GTIN	4062406118655
Razred artikla	92W

Opis**Izvedba:**

Podnožje od čeličnog lima 40×40 mm za zavrtnje na radnim pločama. Stijenka od perforiranog lima između potpornih stupova.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Artikl u području konstrukcije potpornih stupova ne može se pričvrstiti na perforiranu stijenku.

Tehnički opis

Dubina	25 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
Visina	481 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Atribut imena proizvoda	Visina 481 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

