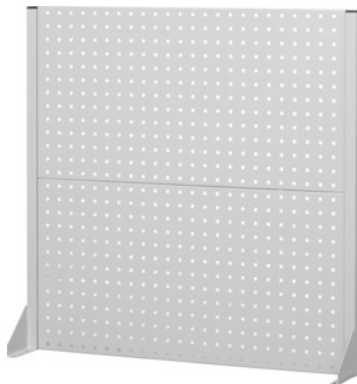


**Stražnja stijenka od perforiranog lima, Visina 962 mm, Prikladno za tipove: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	929651 1500
GTIN	4062406118679
Razred artikla	92W

Opis**Izvedba:**

Podnožje od čeličnog lima 40×40 mm za zavrtanje na radnim pločama. Stijenka od perforiranog lima između potpornih stupova.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

Napomena:

Artikl u području konstrukcije potpornih stupova ne može se pričvrstiti na perforiranu stijenku.

Tehnički opis

Dubina	25 mm
prikladno za tipove	1500 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana
širina	1420 mm
Visina	962 mm

List s podacima

Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Atribut imena proizvoda	Visina 962 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka