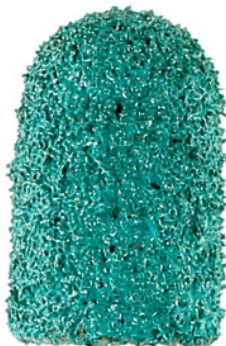


Garant**Brusna kapica (specijalni korund), Zrno 320, Ø brusne kapice, duljina, oblik: 0713C**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553056 0713C
GTIN	4062406123574
Razred artikla	51E

Opis

Izvedba:

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući **optimalnoj povezivosti zrna.**

Specijalni korund (A) s vezivom gornjeg sloja u izradi alata i kalupa.

Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (zavrtnanje/odvrtanje u smjeru proreza).

Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

Tehnički opis

Brusne kapice Ø	7 mm
Oblik	C
Duljina brusne kapice	13 mm
preporučeni broj okretaja	30000 min ⁻¹

List s podacima

Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Granulacija	320
Atribut imena proizvoda	Zrno 320
Vrsta proizvoda	Brusna kapica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		