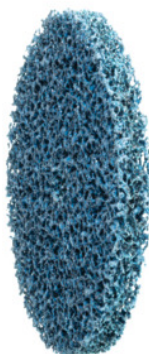


**3M****Diskovi za grubo čišćenje (SiC), CG-DC, Ø diska: 150mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	555938 150
GTIN	53134375440955
Razred artikla	53M

### Opis

**Izvedba:**

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica.

**Visoka stopa brušenja** za univerzalne poslove čišćenja.

**Upotreba:**

**Radikalna primjena** na fleksibilnim vratilima i ravnim brusilicama. Za skidanje hrđe, laka, čišćenje varnih niti te uklanjanje površinske prljavštine.

### Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	4000 min <sup>-1</sup>
Ø bušenja	13 mm
Ø ploče	150 mm
Debljina	15 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC

Stupanj tvrdoće	tvrd
Stupanj finoće	ekstra grubo
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	CG-DC
Vrsta proizvoda	Tkanina za grubo čišćenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

### Pribor

Stezni trn broj diskova za stezanje 1	556380 1
Stezni trn broj diskova za stezanje 1-2	556380 1-2