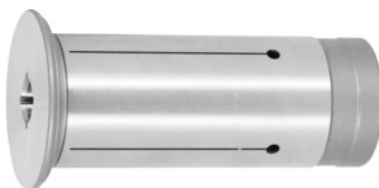


Garant**Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 20 mm, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302155 16
GTIN	4045197732712
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:****S prorezima za rashladne kanale.****Upotreba:**

- Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Najviši mogući stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemska preciznost kod $3 \times D$).
- Preciznost rotacije $\pm 2 \mu\text{m}$ (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Odgovara:Hidraulička stezna glava **sa steznim Ø 20 mm.****Tehnički opis**

Stezni Ø D ₁	16 mm
Ø D	20 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 20 mm
Točnost rotacije sustava	5 μm
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

