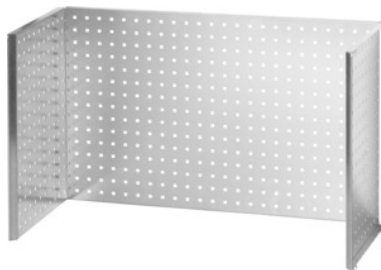


Garant GRIDLINE

Perforirana stijenka za ormare, Za širinu ormara u G: 40**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940710 40
GTIN	4062406159160
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Trostrana pocinčana perforirana stijenka od čeličnog lima s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača te pribora za perforirane stijenke. To možete pronaći u grupi 95. Perforirana stijenka može se upotrijebiti u sistemskim ormarima širine 1000(40G) mm i 2000 (80G) mm. Visina = 575 mm, u ormaru visine 2000 mm moguće je smjestiti do tri perforirane stijenke jednu iznad druge.

Odgovara:

Ormari br. 940081 – 940103, br. 940111 – 940113 br. 940205 – 940217, br. 940841 – 940849, br. 940905 – 940907.

Napomena:

Perforiranu stijenku ne smije se presavijati više puta na perforacijama.

Tehnički opis

Visina	575 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Materijal	pocinčano
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka

