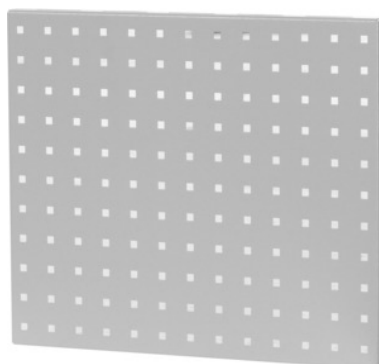


Garant GRIDLINE

**EDS perforirana stijenka za zakretni nosač, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972144 1
GTIN	4062406167530
Razred artikla	9GW

**Opis****Izvedba:**

Izvedba od čvrstog čelika, zakretno za 45°. Moguća montaža na gornjoj i donjoj trećini potpornih stupova.

**Odgovara :**

Za montažu na zakretni nosač br. 972140.

**Lakiranje:**

Svjetlosive boje slično RAL 7035, **presvučeno s ESD prahom.**

**Napomena:**

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.  
električna izolacija: EGB/ESD

Visina: 420 mm

širina: 481 mm

**Tehnički opis**

širina	481 mm
Visina	420 mm
Perforirana stijenka, izvedba	jednostrana

Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenka