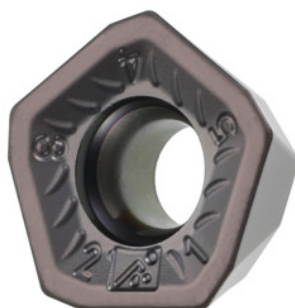


Garant
POMX 0704ZESR R, HB9715, tip: HART

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213131 HART
GTIN	4045197743244
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Duljina oštrice: 1,5 mm za visoku kvalitetu površine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$.

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}} = 3,61 \text{ mm}$

Posmak f_z po zubu: 0,5 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,5 mm
Tip	HART
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	3,61 mm
Broj zamjena/oštrica	5
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	POMX 0704ZESR R
Vrsta	HB9715
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	40 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	35 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	30 m/min	H
GG(G)	prikladno	300 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		