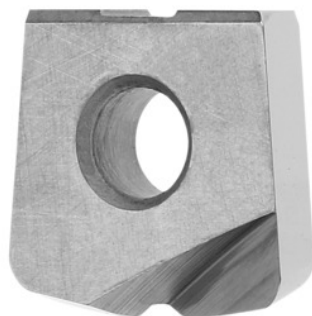


Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 8 mm Highfeed, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212746 ALU
GTIN	4045197761828
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

- Preciznost radijusa, koncentričnosti: $\pm 0,015$ mm.
- Preciznost zamjene izmjenjivih pločica: $\pm 0,025$ mm.

Upotreba:

Torus pločice „Highfeed” za više posmake.

Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm²: 0,4 mm

Vrsta: HU7830

Tehnički opis

Tip	ALU
Vrsta	HU7830
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza a_p maks	0,4 mm
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	1 mm

Posmak f_z u aluminiju, kratkih odlomaka	0,3 mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje