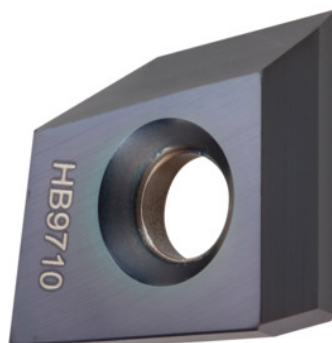


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB9710, tip: GG****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 214547 GG |
| GTIN | 4045197762108 |
| Razred artikla | 21B |

Opis**Upotreba:**

Za površine s dubinom hrapavosti manjom od $R_z 3 \mu\text{m}$. Isključivo suha obrada.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks}} = 5 \text{ mm}$.

Posmak f_z po zubu: 0,2 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | GG |
| Posmak f_z po zubu | 0,2 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BGHX 15L5 PCTR |
| Vrsta | HB9710 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------|---------------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | prikladno | 220 m/min | K |
| suho | prikladno | | |