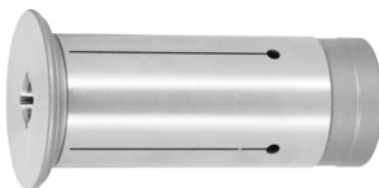


Garant**Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 32 mm, Stezni Ø D1: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302175 14
GTIN	4045197763280
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:****S prorezima za rashladne kanale.****Upotreba:**

- Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Najviši mogući stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemska preciznost kod $3 \times D$).
- Preciznost rotacije $\pm 2 \mu\text{m}$ (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Odgovara:Hidraulička stezna glava **sa steznim Ø 32 mm.****Tehnički opis**

Ukupna duljina	63,5 mm
Ø D	32 mm
Stezni Ø D ₁	14 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 32 mm
Točnost rotacije sustava	5 μm
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

