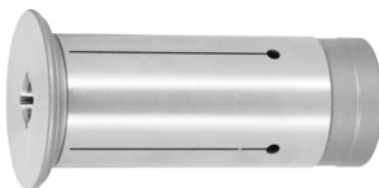


Garant**Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 32 mm, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302175 25
GTIN	4045197763327
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

S prorezima za rashladne kanale.

Upotreba:

- Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Najviši mogući stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemska preciznost kod $3 \times D$).
- Preciznost rotacije $\pm 2 \mu\text{m}$ (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Odgovara:

Hidraulička stezna glava **sa steznim Ø 32 mm.**

Tehnički opis

Ø D	32 mm
Stezni Ø D ₁	25 mm
Ukupna duljina	63,5 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 32 mm
Točnost rotacije sustava	5 μm
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

