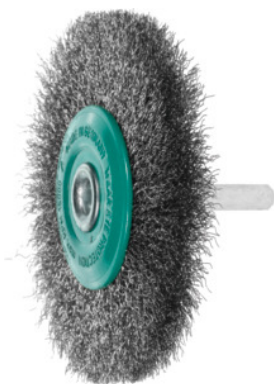


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:  
80X12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574250 80X12
GTIN	4017359080016
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Specijalne kvalitete valovite žice, Ø drške 6 mm.

**Upotreba:**

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu.

Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

**Tehnički opis**

Debljina svornjaka	0,2 mm
Ø četke D <sub>1</sub>	80 mm
Širina četke	12 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	20 mm
maksimalan broj okretaja	15000 min <sup>-1</sup>
Širina završetka L <sub>1</sub>	9 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	valovito
Vrsta proizvoda	Okrugla četka