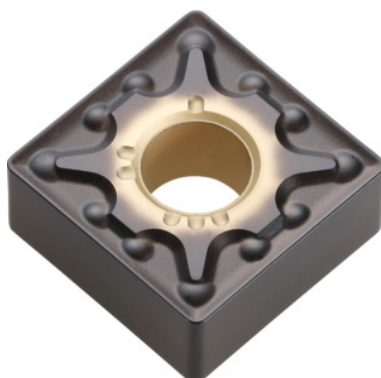


**Garant****SNMG 120404, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Razred artikla	21G

**Opis**

SNMG 120404 HB7010-1 Kutni radijus: 0,4 mm  
Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 440 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 440 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza $a_p$	0,5 - 6 mm

Vrsta	HB7010-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje