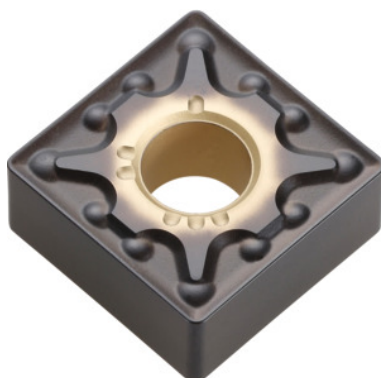


Garant
SNMG 120408, Vrsta: HB7010-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7010-1 Kutni radijus: 0,8 mm
 Vrsta: HB7010-1
 Lomač odvojenih čestica: SM
 Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,8 mm

Dubina reza a_p	0,5 - 6 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje