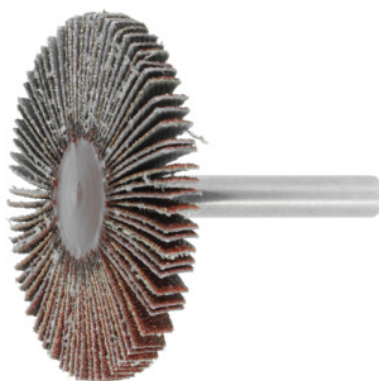


**HOLEX****Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 60, Ø glavexširina glave: 50X5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554100 50X5
GTIN	4045197803207
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.  
Brusne lamele prevučene **normalnim korundom (A)**.

**Upotreba:**

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	16000 min <sup>-1</sup>
Ø drške	6 mm
Granulacija	60
Ø glave	50 mm
preporučeni broj okretaja	11000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	5 mm

Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Zrno 60
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		