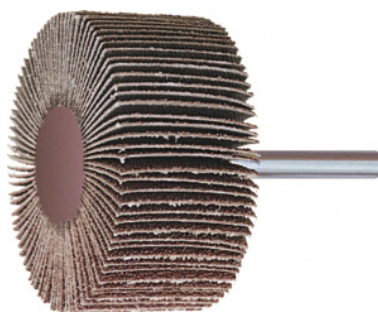


HOLEX**Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 240, Ø glave×širina glave: 60X40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554500 60X40
GTIN	4045197803535
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.

Brusne lamele prevučene **normalnim korundom (A)**.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Tehnički opis

Ø drške	6 mm
Ø glave	60 mm
Širina glave	40 mm
Granulacija	240
preporučeni broj okretaja	8000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	12700 min ⁻¹
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Atribut imena proizvoda	Zrno 240
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		