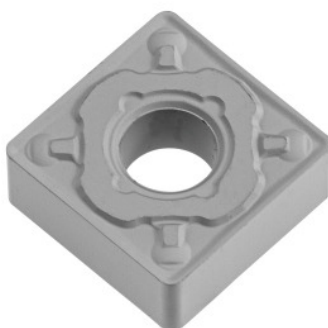


**SNMG 120408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Razred artikla	22D

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Lomač odvojenih čestica	PM
Glavna primjena	P
Vrsta	HBT020
Prevlaka	TiCN
Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	8
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje