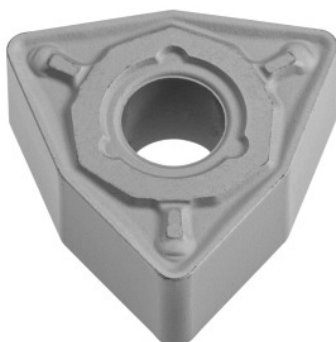


**WNMG 080408, Vrsta: HBT020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Razred artikla	22D

Opis

WNMG 080408 HBT020 Vrsta: HBT020
Lomač odvojenih čestica: PM
Dubina reza a_p : 0,8 - 5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 280 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Lomač odvojenih čestica	PM
Prevlaka	TiCN
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 280 m/min
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HBT020

Dubina reza a_p	0,8 - 5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje