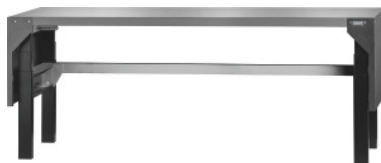


Garant**Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 250 / 200 kg tamna Eluplan ploča, tip: 2000/S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovni okvir s jedinicom za podizanje s poprečnim podupiračem na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Radna ploča debljine 50mm od eluplana, tamna. Radni stol s reznim limovima, moguća bočna ugradnja.

Lakiranje:

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Preporuka:

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

Napomena:

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

Brzina podizanja	38 mm/s
Radna ploča debljina	50 mm
Dubina	750 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	720 - 1200 mm
Težina	119 kg

Radna ploča duljina	2000 mm
ComfortClose	ne
Radna ploča dubina	750 mm
maksimalna nosivost	200 kg
širina	2000 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	200 kg
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Debljina materijala	1 mm
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Vrsta proizvoda	Radni stol