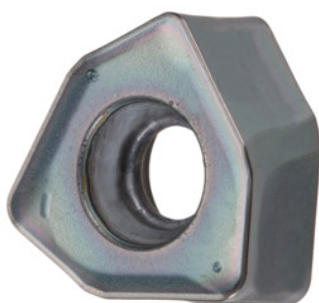


**Garant**
**XOMU094812ZZER, HB4020, tip: ST900**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213024 ST900
GTIN	4062406266554
Razred artikla	21A

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativan** koncept izmjenjivih reznih pločica s **dvostranim** izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). **Snažni** rezni materijal za posebno visoku **učinkovitost**.

#### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ .

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks}}$ : 2 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 1,1 mm

### Tehnički opis

Tip	ST900
Posmak $f_z$ po zubu	1,1 mm
Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT090416ZDSR
Vrsta	HB4020
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1,2 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1,5 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	AlTiCrN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		