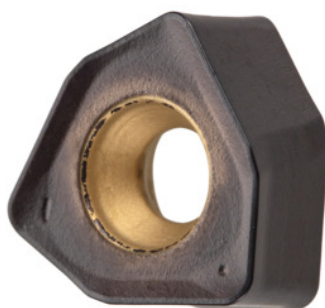


Garant**XOMU094812ZZER, HB4030, tip: ST1400**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213025 ST1400
GTIN	4062406266561
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s **dvostranim** izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2x3 oštrice). **Snažni** rezni materijal za posebno visoku **učinkovitost**.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks}}$.

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 1,1 mm

Tehnički opis

Tip	ST1400
Posmak f_z po zubu	1,1 mm
Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMU094812ZZER
Vrsta	HB4030
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1,5 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	TiCn-Al ₂ O ₃
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		