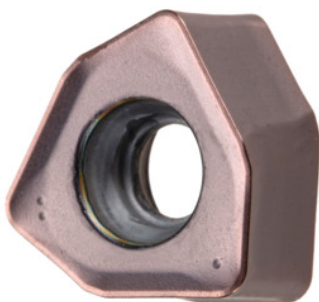


Garant
XOMU094812ZZER, HB4715, tip: HART


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213028 HART
GTIN	4062406266578
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s **dvostranim** izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). **Snažni** rezni materijal za posebno visoku **učinkovitost**.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks}}$.

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,8 mm

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f_z po zubu	0,8 mm
Tip	HART
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT090416ZDSR
Vrsta	HB4715
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,6 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1,5 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	AlTiN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 50 HRC	prikladno	110 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	80 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	50 m/min	H
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		