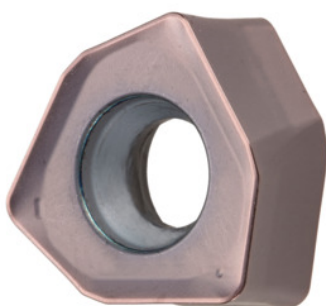


**Garant**
**XOMU146715ZZER, HB415, tip: UNI**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213050 UNI
GTIN	4062406267162
Razred artikla	21A

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativan** koncept izmjenjivih reznih pločica s **dvostranim** izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). **Snažni** rezni materijal za posebno visoku **učinkovitost**.

#### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks}}$ .

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks}}$ : 3 mm

### Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMU146715ZZER
Vrsta	HB415
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,3 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	3 mm

Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Prevlaka	AlTiN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		