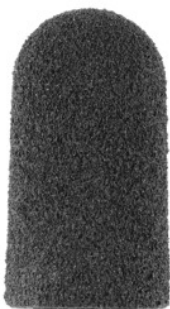


Garant**Brusna kapica (SiC), Zrno 150, Ø brusne kapice , duljina, oblik: 2140L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553328 2140L
GTIN	4062406272104
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Silicijev karbid (SiC) idealan za obradu titana, aluminijskih i njihovih legura.

Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo. Dok je stroj uključen na mjestu ih sigurno drži centrifugalna sila. **Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati** (stavljanje / skidanje u smjeru proreza).

Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.

Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	9500 min ⁻¹
Oblik	L
Brusne kapice Ø	21 mm
Duljina brusne kapice	40 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)

Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Granulacija	150
Atribut imena proizvoda	Zrno 150
Vrsta proizvoda	Brusna kapica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Ti	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Nosač brusne kapice Ø glave, duljina glave, oblike 2140L	553100 2140L
--	--------------