


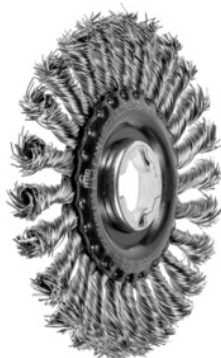

Okrugla četka X-LOCK, INOX žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M: 125X-LOCKmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Razred artikla	55V

Opis

Izvedba:

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletena** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Lijevo spletena, prijevremeno raspeljavanje sigurno izbjegnuto.

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

S **X-LOCK** brzozateznim sustavom za brzu izmjenu četki bez korištenja alata.

Tehnički opis

Broj tučaka	24
Ø četke D ₁	125 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Debljina svornjaka	0,5 mm
Duljina obruba H ₁	28 mm

Širina završetka L ₁	12 mm
Seriya	X-LOCK
Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda	Okrugla četka