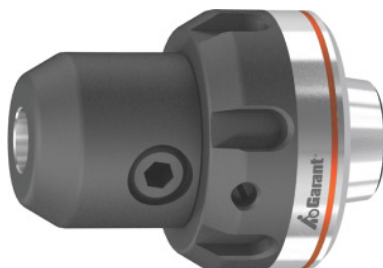


Garant**Adapter za brzu izmjenu, Weldon s vanjskom maticom ER 25, Stezni Ø: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319761 12
GTIN	4062406328702
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
- Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

Prednost:

Sustav za brzu zamjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima (AGW). Pripremite alat i adapter za brzu zamjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.

Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER priključkom za steznu čeljust.**

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	52,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3

Vanjski Ø D	41,7 mm
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter