




## Komplet prstenova za držanje čeljusti RotoRi, tip: S

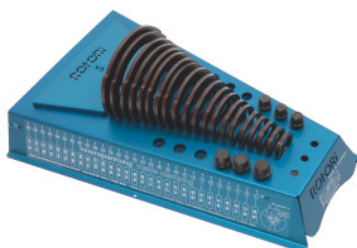

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315910 S
GTIN	2050002053113
Razred artikla	30N

### Opis

#### Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom, patentiranom obliku prstenova za držanje s **krivuljnim segmentima** čeljusti je moguće namještati u stupnjevima, kako bi se uspostavio potreban promjer. Patentirani, fleksibilni stezni vijci RotoFix koji su uključeni u komplet omogućuju da se velika odstupanja vijaka u upuštenjima za vijke u steznim čeljustima različitih proizvođača u potpunosti izjednače pomoću raspona podešavanja od 2 mm. Nije potrebna naknadna obrada na upuštenjima za vijke..

#### Prednost:

- **Unutarnje i vanjsko stezanje s 1 prstenom.**
- **Raspon stezanja u stupnjevima.**
- **Točno podešavanje promjera okretanja u 1/10 mm.**
- **Mali troškovi postavljanja zahvaljujući steznim vijcima RotoFix.**
- **Velika ušteda na steznim čeljustima.**
- **Optimalan pristup tokarskom alatu.**
- **Brzo i fleksibilno rukovanje.**

#### Upotreba:

Pomoću prstenova izrađenih od posebnog čelika visoke čvrstoće moguće je precizno tokariti meke stezne čeljusti pod silom stezanja ili izbrusiti tvrde stezne čeljusti. Moguće koristiti kod unutarnje ili vanjske obrade čeljusti.

#### Dio isporuke:

Limeni stalak, RotoFix premium vijci i RotoFix prstenovi. 20 prstenova s po 3 vijka M8 / M10.

#### Napomena:

Na upit su dostupne i glave s 4 i 6 čeljusti.

## Tehnički opis

Unutarnji stezni $\emptyset$	25 - 121 mm
Vanjski stezni $\emptyset$	39 - 153 mm
prikladno za vanjske čeljusti za upuštanje	M8
prikladno za vanjske čeljusti za upuštanje	M10
prikladno za $\emptyset$ stezne glave	80 - 200 mm
Vrsta proizvoda	Prsten za čeljusti