


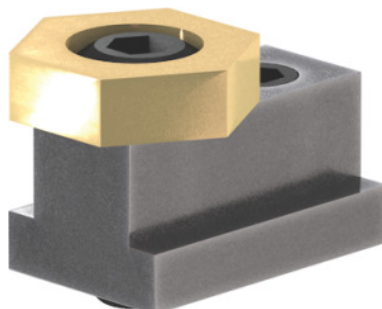

Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut, nazivna mjera T-utora: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370009 12
GTIN	4046368509263
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
- Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.
- 6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.
- Pričvršćivanje u T-utor pomoću zakretnog priteznog vijka.

Upotreba:

Posebno prikladno za stezanje ravnih dijelova.

Dio isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Tehnički opis

Visina ploče H	4,8 mm
Šesterokutna ploča SW	21 mm
Put ekscentra S ₁	1 mm
Imbus ploča SW ₁	5 mm
Navoj M	M8
maksimalni stezni moment	11,3 Nm

Sila stezanja	3,6 kN
Širina ključa (SW) ₂	4 mm
Duljina D (L)	27,9 mm
maksimalni stezni moment vijka	17 Nm
Vrsta proizvoda	Ekscentrični stezni vijak